

# Technisches Datenblatt

## Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083157



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.  
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FR SB M6x12 separat bestellen.  
Zu jedem Bodenendblech sind anteilig Flachrundschrauben Typ FR S B M6 x 12 mm separat zu bestellen.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7083157
Typ	BEB 150 FS
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B150mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,983 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

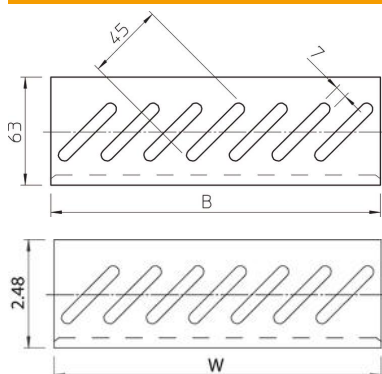

Breite	150 mm
Breite	6 in
Maß B (mm)	150 mm

# Technisches Datenblatt

Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083157



## Technische Daten

Funktionserhalt	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein