

Technisches Datenblatt

Bodenendblech DD

Artikelnummer: 7083634



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FR5B M6x12 separat bestellen.




St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelnummer | 7083634 |
| Typ | BEB 400 DD |
| Bezeichnung 1 | Bodenendblech |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B400mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 18,9 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

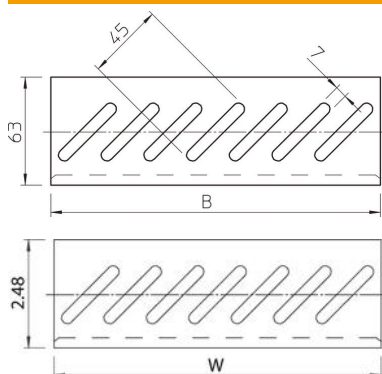

| | |
|------------|--------|
| Breite | 400 mm |
| Breite | 16 in |
| Maß B (mm) | 400 mm |

Technisches Datenblatt

Bodenendblech DD

Artikelnummer: 7083634



Technische Daten

| | |
|---------------------------|------|
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |