

Technisches Datenblatt

Bodenendblech DD

Artikelnummer: 7083638



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FR5B M6x12 separat bestellen.




St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7083638
Typ	BEB 500 DD
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B500mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

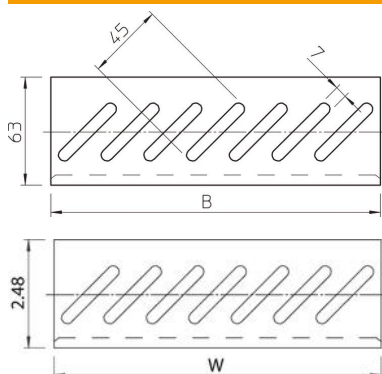

Breite	500 mm
Breite	20 in
Maß B (mm)	500 mm

Technisches Datenblatt

Bodenendblech DD

Artikelnummer: 7083638



Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein