

Technisches Datenblatt

Bodenendblech DD

Artikelnummer: 7083642



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FR5B M6x12 separat bestellen.




St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7083642
Typ	BEB 600 DD
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B600mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	28,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

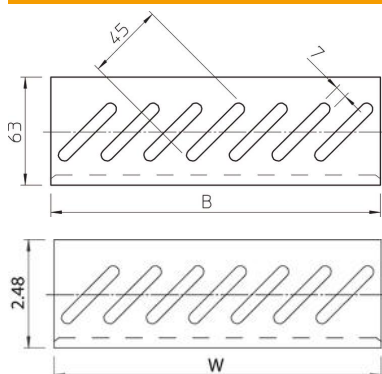

Breite	600 mm
Breite	24 in
Maß B (mm)	600 mm

Technisches Datenblatt

Bodenendblech DD

Artikelnummer: 7083642



Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein