

# Technisches Datenblatt

## Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083300



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.  
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.  
Zu jedem Bodenendblech sind anteilig Flachrundschrauben Typ FRS B M6 x 12 mm separat zu bestellen.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7083300
Typ	BEB 300 FS
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

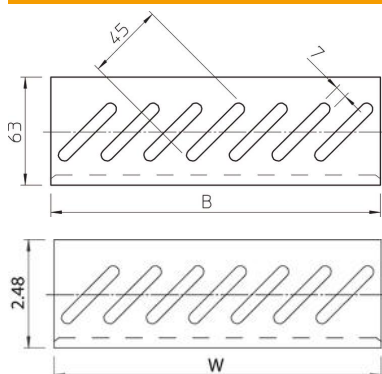

Breite	300 mm
Breite	12 in
Maß B	300 mm

# Technisches Datenblatt

Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083300



## Technische Daten

Funktionserhalt	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein