


Technisches Datenblatt

Inneneck BRA IE 70110

Artikelnummer: 6133276



Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
Schnittkaschierend.

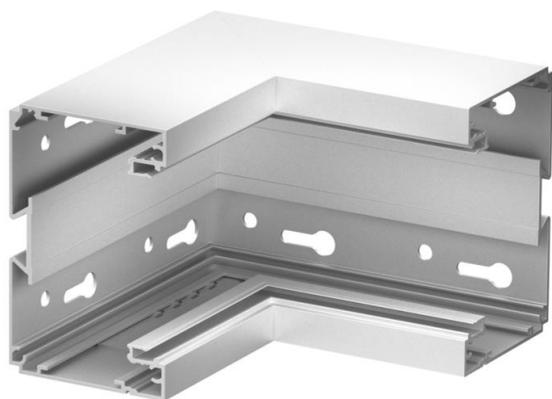

Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 6133276 |
| Typ | BRA IE70110 EL |
| Bezeichnung 1 | Inneneck |
| Bezeichnung 2 | SIGNA STYLE 70x110 eloxiert |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 70x110x155 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | eloxiert |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 56,8 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Inneneck BRA IE 70110

Artikelnummer: 6133276



Abmessungen

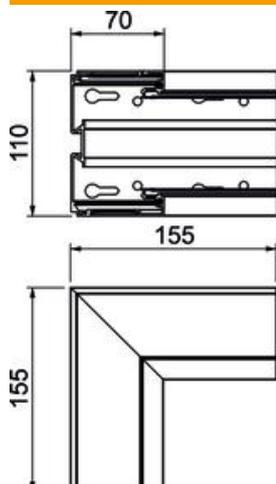

| | |
|--------|--------|
| Länge | 155 mm |
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 70 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Ausführung | Unterteil |
| Form | asymmetrisch |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Oberteilbreite | 80 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Winkelbereich min. | 90 mm |