


Brandschutzbügel zur Deckenbefestigung der Gewindestangensicherung bei den Verlegearten mit Kabelleitern und Kabelrinnen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 und für die Verlegeart mit Kabelrinnen oberhalb von Brandschutzdecken.

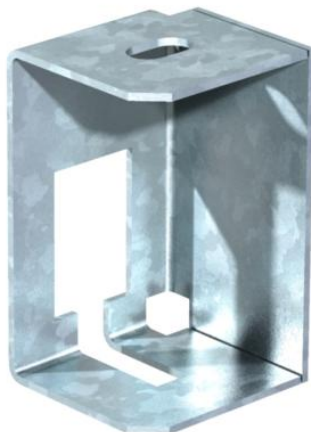

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6418198
Typ	BSB FT
Bezeichnung 1	Brandschutzbügel
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Hersteller	OBO
Dimension	105x50x54
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	42,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Funktionserhalt	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein