

Technisches Datenblatt

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30 Art.-Nr. 7215632



T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.



Glasfaserleichtbeton


Produkttext Lieferumfang

Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.

Stammdaten

Art.-Nr.	7215632
Typ	BSKH-FT090506
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für BSKH I90/E30
Dimension	50x60
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	610,00 kg/100 St.

Technische Daten

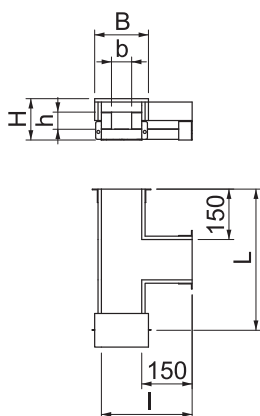

Länge	280,00 mm
Abmessung Innen	50 x 60 mm
Abmessung Außen	120 x 160 mm
Maß B	160,00 mm
Maß H	120,00 mm
Maß L	420,00 mm
Maß b	60,00 mm
Maß h	50,00 mm
Maß l	280,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	lose
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	90
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input checked="" type="checkbox"/>
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton