

 
Technisches Datenblatt

T-Stück I90/E30, Innenhöhe 105 mm

Art.-Nr. 7215644



T-Stück für BSKH I90/E30, gem. DIN 4102 Teil 11 und Teil 12, zur Installation auf OBO Montagesystemen. Formteile müssen durch zusätzliche Ausleger unterstützt werden. Inkl. fertig montierter Verbinder an allen Kanalenden, 3 x 1 m selbstklebender Dichtungsstreifen und Verbindungsschrauben.




Glasfaserleichtbeton

Stammdaten

Art.-Nr.	7215644
Typ	BSKHFT091016
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für BSKH I90/E30
Dimension	105x160
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	1.180,00 kg/100 St.

Technische Daten

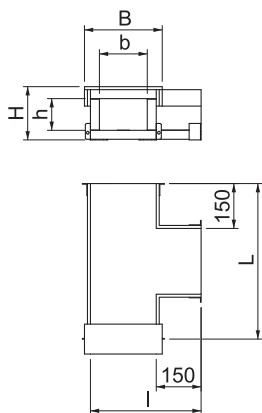

Länge	380,00 mm
Abmessung Innen	105 x 160 mm
Abmessung Außen	175 x 260 mm
Maß B	260,00 mm
Maß H	175,00 mm
Maß L	520,00 mm
Maß b	160,00 mm
Maß h	105,00 mm
Maß l	380,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30,00
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	90,00
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input checked="" type="checkbox"/>
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton