

Technisches Datenblatt

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30 Art.-Nr. 7215648



T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungstreifen.




Glasfaserleichtbeton

Produkttext Lieferumfang | Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungstreifen.

Stammdaten

Art.-Nr.	7215648
Typ	BSKH-FT091026
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für BSKH I90/E30
Dimension	105x260
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.650,00 kg/100 St.

Technische Daten

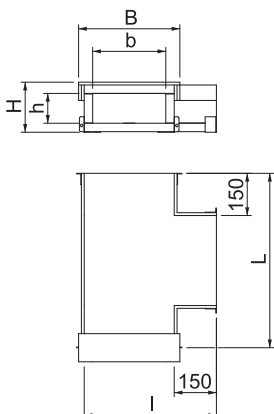

Länge	480,00 mm
Abmessung Innen	105 x 260 mm
Abmessung Außen	175 x 360 mm
Maß B	360,00 mm
Maß H	175,00 mm
Maß L	620,00 mm
Maß b	260,00 mm
Maß h	105,00 mm
Maß l	480,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	lose
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	90
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input checked="" type="checkbox"/>
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton