

# Technisches Datenblatt

## Auflager 1025

Art.-Nr. 7216635




Auflager für abgehängte Montage für BSKM 1025, geeignet als Aufhängepunkt für die Aufnahme von zwei Gewindestangen M10 und als Gegenlager zur Abdichtung der Stoßstelle, inklusive Muttern.

<b>St</b>	Stahl
<b>L</b>	lackiert

### Stammdaten

Art.-Nr.	7216635
Typ	BSKM-AD 1025RW
Bezeichnung 1	Auflager
Bezeichnung 2	für abgehängte Montage
Dimension	100x250
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	lackiert
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	L
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	70,10 kg/100 St.

### Technische Daten

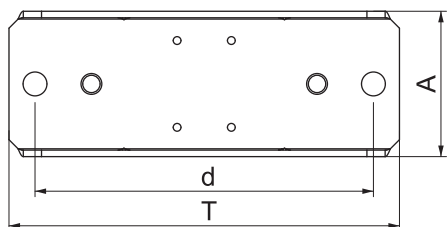

Maß A	67,00 mm
Maß d	336,00 mm
Maß T	360,00 mm
Art des Zubehörs	Gewindestangenadapter
Feuerwiderstandsklasse I- Installationskanal	120