


# Technisches Datenblatt

## Außeneck 0407

Art.-Nr. 7216504

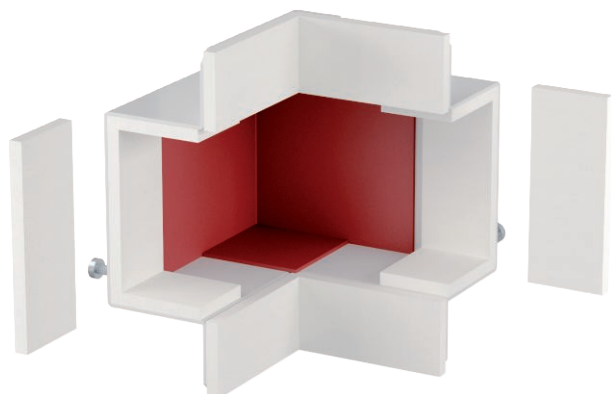

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0407 als Außeneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte.




St	Stahl
L	lackiert

### Stammdaten

Art.-Nr.	7216504
Typ	BSKM-AE 0407 RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	40x70
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	lackiert
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	L
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	60,70 kg/100 St.

### Technische Daten

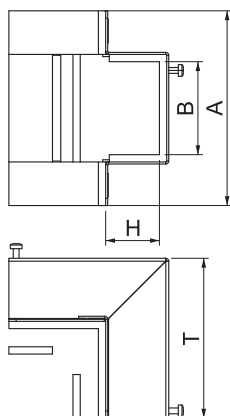

Maß A	134,00 mm
Maß B	70,00 mm
Maß H	40,00 mm
Maß T	110,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige
Winkel des Bogens	90,00 °