


# Technisches Datenblatt

## Außeneck 0711

Art.-Nr. 7216604

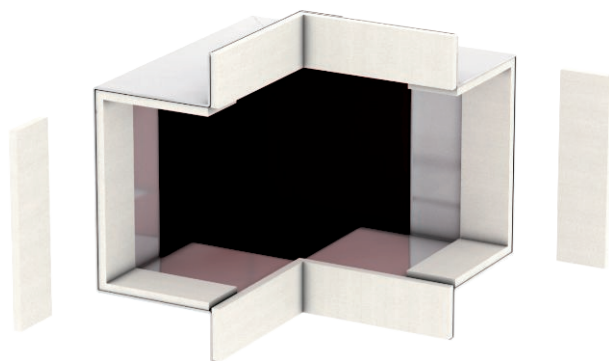


<b>St</b>	Stahl
<b>L</b>	lackiert

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Außeneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte.

### Stammdaten

Art.-Nr.	7216604
Typ	BSKM-AE 0711RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	70x110
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	lackiert
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	L
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	128,50 kg/100 St.

### Technische Daten

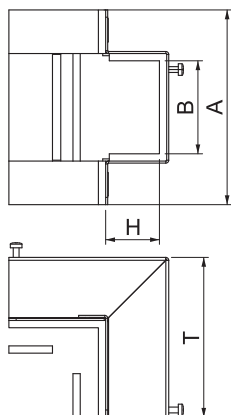

Maß A	174,00 mm
Maß B	110,00 mm
Maß H	70,00 mm
Maß T	170,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige
Winkel des Bogens	90,00 °