


Technisches Datenblatt

Außeneck 1025

Art.-Nr. 7216636

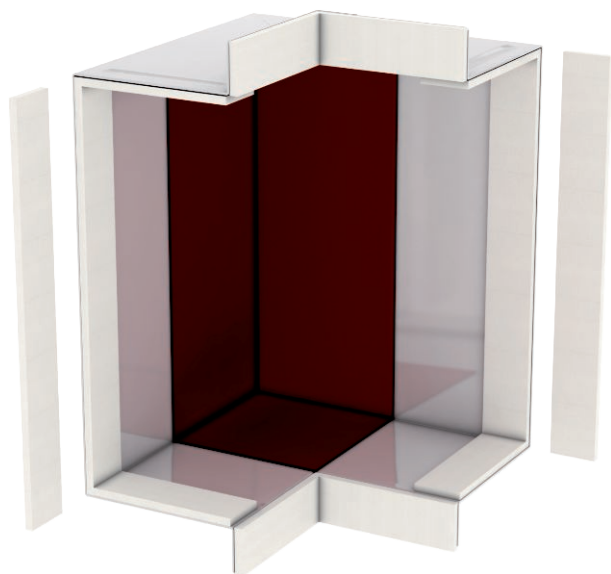

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 1025 als Außeneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte.




St	Stahl
L	lackiert

Stammdaten

Art.-Nr.	7216636
Typ	BSKM-AE 1025RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	100x250
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	lackiert
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	L
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	214,70 kg/100 St.

Technische Daten

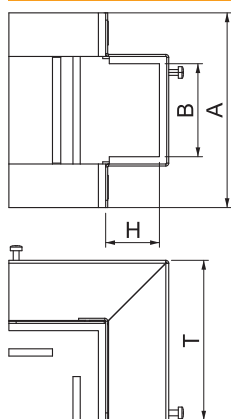

Maß A	314,00 mm
Maß B	250,00 mm
Maß H	100,00 mm
Maß T	200,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige
Winkel des Bogens	90,00 °