


Technisches Datenblatt

Vertikalbogen 45°, steigend 0711

Art.-Nr. 7216350

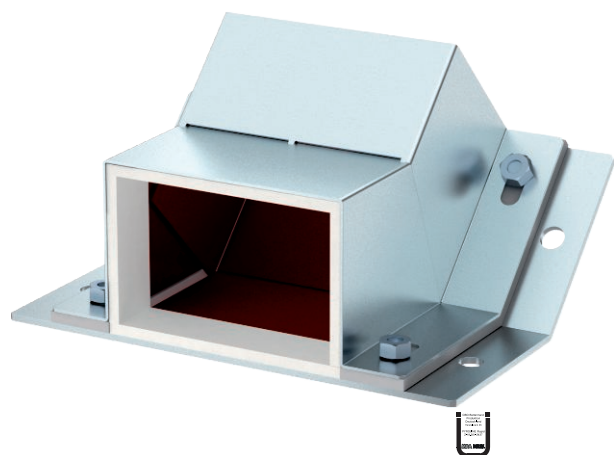

Vertikalbogen in steigender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des BSKM 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.




- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7216350
Typ	BSKM-ES 0711 FS
Bezeichnung 1	Etage steigend
Bezeichnung 2	für abgehängte Montage
Dimension	70x110
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	180,90 kg/100 St.

Technische Daten

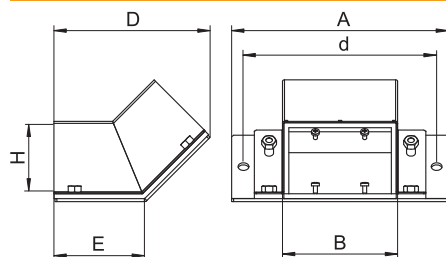

Breite	220,00 mm
Höhe	124,00 mm
Maß A	220,00 mm
Maß B	110,00 mm
Maß D	159,00 mm
Maß E	92,00 mm
Maß H	70,00 mm
Maß d	144,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	sonstige
Feuerwiderstandsklasse I-Installationskanal	120
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige
Winkel des Bogens	45,00 °