


Technisches Datenblatt

Flachwinkel 0711

Art.-Nr. 7216330

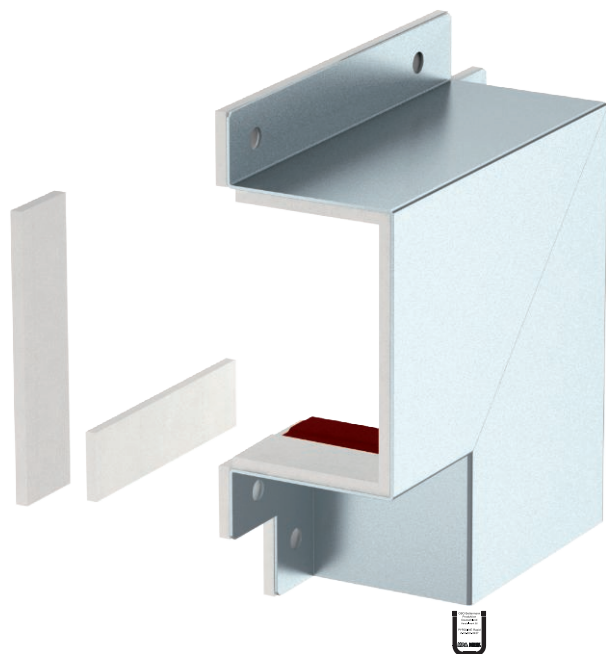

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Flachwinkel bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.


St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produktbeschreibung

Stammdaten

Art.-Nr.	7216330
Typ	BSKM-FW 0711 FS
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	70x110
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	116,30 kg/100 St.

Technische Daten

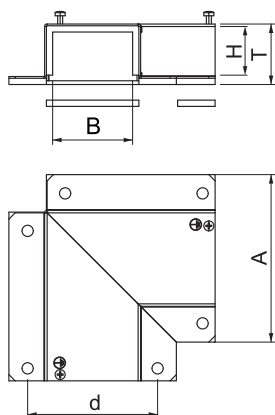

Maß A	209,00 mm
Maß B	110,00 mm
Maß H	70,00 mm
Maß d	144,00 mm
Maß h	70,00 mm
Maß T	78,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige
Winkel des Bogens	90,00 °