

Technisches Datenblatt

Flachwinkel 1025

Art.-Nr. 7216638



Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 1025 als Flachwinkel bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.




St	Stahl
L	lackiert

Produktbeschreibung

Stammdaten

Art.-Nr.	7216638
Typ	BSKM-FW 1025RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	100x250
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	lackiert
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	L
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	289,80 kg/100 St.

Technische Daten

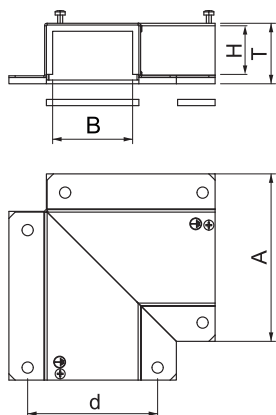

Maß A	349,00 mm
Maß B	250,00 mm
Maß H	100,00 mm
Maß b	250,00 mm
Maß d	284,00 mm
Maß h	100,00 mm
Maß T	108,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl

Technisches Datenblatt

Flachwinkel 1025

Art.-Nr. 7216638



Technische Daten

Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige
Winkel des Bogens	90,00 °