


# Technisches Datenblatt

## Gegenplatte für Inneneck 0407

Art.-Nr. 7216509

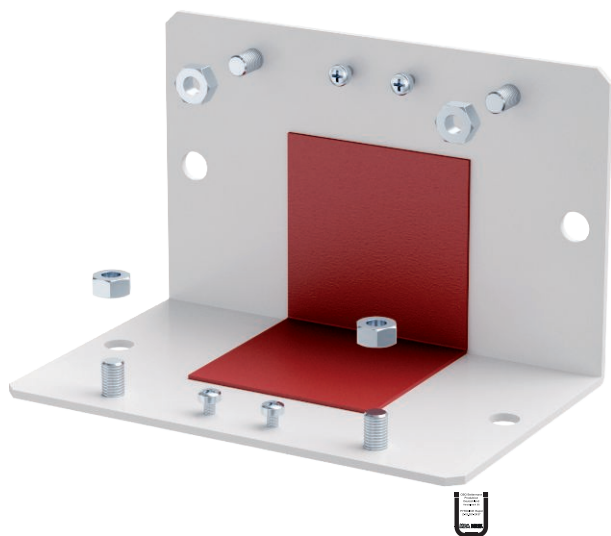

Adapterplatte für abgehängte Montage der Inneneckhaube BSKM-IE 0407, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Muttern.




<b>St</b>	Stahl
<b>L</b>	lackiert

### Stammdaten

Art.-Nr.	7216509
Typ	BSKM-GI 0407 RW
Bezeichnung 1	Gegenplatte Inneneck
Bezeichnung 2	für abgehängte Montage
Dimension	40x70
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	lackiert
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	L
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	77,72 kg/100 St.

### Technische Daten

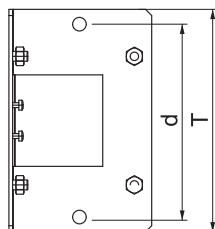

Maß A	115,00 mm
Maß d	156,00 mm
Maß T	180,00 mm
Art des Zubehörs für Brandabschottung	Gegenplatte für Inneneck

