


Technisches Datenblatt

Gegenplatte für Inneneck 0711

Art.-Nr. 7216609

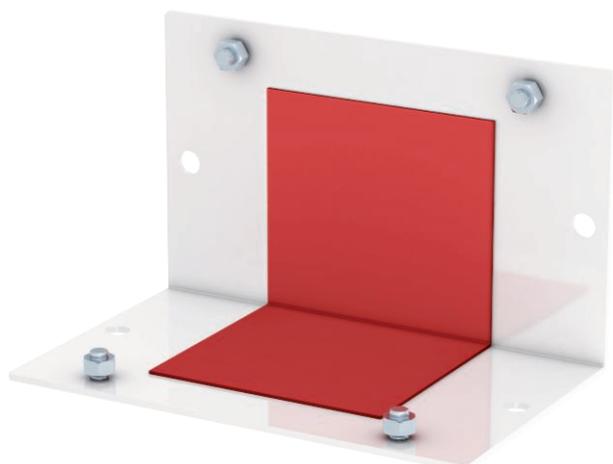

Adapterplatte für abgehängte Montage der Inneneckhaube BSKM-IE 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Muttern.




St	Stahl
L	lackiert

Stammdaten

Art.-Nr.	7216609
Typ	BSKM-GI 0711RW
Bezeichnung 1	Gegenplatte Inneneck
Bezeichnung 2	für abgehängte Montage
Dimension	70x110
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	lackiert
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	L
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	145,80 kg/100 St.

Technische Daten

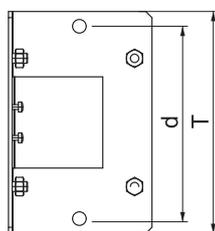

Maß A	135,00 mm
Maß d	196,00 mm
Maß T	220,00 mm
Art des Zubehörs für Brandabschottung	Gegenplatte für Inneneck

