


# Technisches Datenblatt

## Gegenplatte für Wandanschluss I120 1025

Art.-Nr. 7216655

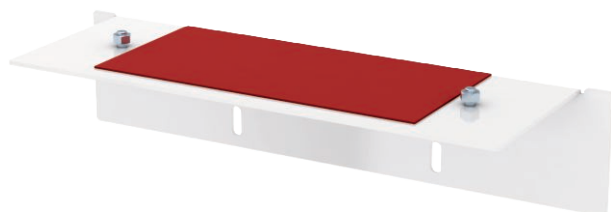

Adapterplatte für abgehängte Montage des Wandanschlusses BSKM-WA 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Muttern.




<b>St</b>	Stahl
<b>L</b>	lackiert

### Stammdaten

Art.-Nr.	7216655
Typ	BSKM-GW 1025RW
Bezeichnung 1	Gegenplatte Wandanschluss I120
Bezeichnung 2	für abgehängte Montage
Dimension	100x250
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	lackiert
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	L
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	259,50 kg/100 St.

### Technische Daten

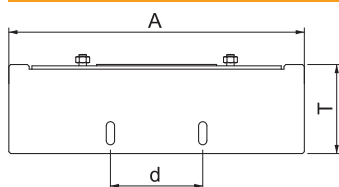

Maß A	460,00 mm
Maß D	150,00 mm
Maß d	180,00 mm
Maß e	406,00 mm
Maß T	96,00 mm
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120

