

# Technisches Datenblatt

## Inneneck 0407

Art.-Nr. 7216528



Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0407 als Inneneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.




- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7216528
Typ	BSKM-IE 0407 FS
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	40x70
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	63,13 kg/100 St.

### Technische Daten

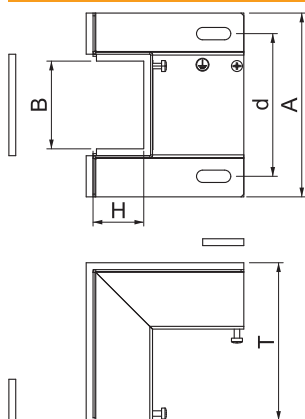

Maß A	134,00 mm
Maß B	70,00 mm
Maß H	40,00 mm
Maß d	104,00 mm
Maß T	110,00 mm
Deckelbefestigung	sonstige
Feuerwiderstandsklasse I- Installationskanal	120