

# Technisches Datenblatt

Inneneck 0711

Art.-Nr. 7216340




- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Inneneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

## Stammdaten

Art.-Nr.	7216340
Typ	BSKM-IE 0711 FS
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	70x110
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	94,00 kg/100 St.

## Technische Daten

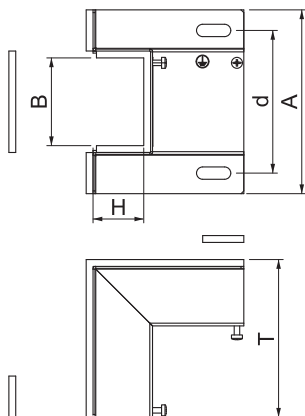

Maß A	174,00 mm
Maß B	110,00 mm
Maß H	70,00 mm
Maß d	144,00 mm
Maß h	70,00 mm
Maß T	135,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige
Winkel des Bogens	90,00 °