

# Technisches Datenblatt

## T-Abzweighaube 0711

Art.-Nr. 7216613




Formteil-Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanälen BSKM 0711. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

St	Stahl
L	lackiert

### Stammdaten

Art.-Nr.	7216613
Typ	BSKM-TA 0711RW
Bezeichnung 1	T-Abzweig
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	70x110
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	lackiert
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	L
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	110,80 kg/100 St.

### Technische Daten

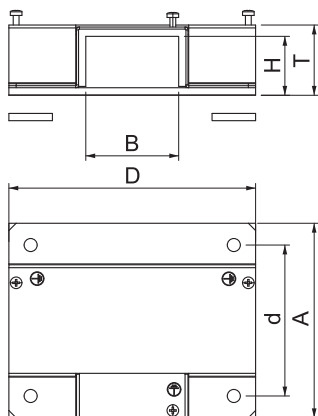

Breite	174,00 mm
Höhe	78,00 mm
Maß A	174,00 mm
Maß B	110,00 mm
Maß D	210,00 mm
Maß H	70,00 mm
Maß b	110,00 mm
Maß d	144,00 mm
Maß h	70,00 mm
Maß T	78,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I-Installationskanal	120
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige