

Technisches Datenblatt

T-Abzweighaube 1025

Art.-Nr. 7216462




Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanälen BSKM 1025. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7216462
Typ	BSKM-TA 1025 FS
Bezeichnung 1	T-Abzweig
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	100x250
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	263,10 kg/100 St.

Technische Daten

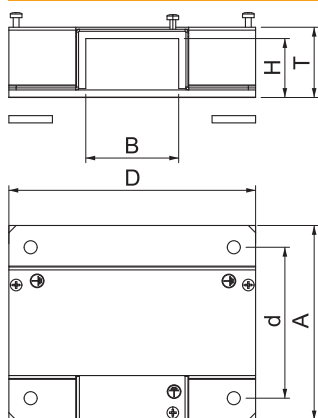

Breite	314,00 mm
Höhe	108,00 mm
Maß A	314,00 mm
Maß B	250,00 mm
Maß D	350,00 mm
Maß H	100,00 mm
Maß b	250,00 mm
Maß d	284,00 mm
Maß h	100,00 mm
Maß T	108,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I-Installationskanal	120
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige