

Technisches Datenblatt

T-Reduzierabzweighaube 0711

Art.-Nr. 7216616




St	Stahl
L	lackiert

Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanälen. Gerade Strecke zweimal BSKM 0711, Abzweig reduziert auf BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Stammdaten

Art.-Nr.	7216616
Typ	BSKM-TR 0711RW
Bezeichnung 1	T-Reduzierabzweig
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	70x110
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	lackiert
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	L
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	118,00 kg/100 St.

Technische Daten

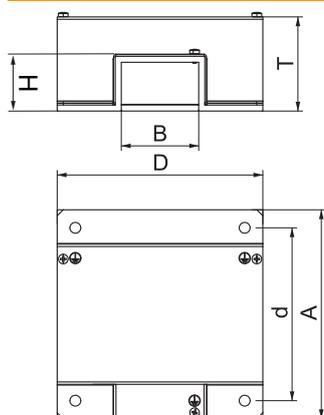

Breite	174,00 mm
Höhe	78,00 mm
Maß A	174,00 mm
Maß B	70,00 mm
Maß D	170,00 mm
Maß H	78,00 mm
Maß b	110,00 mm
Maß d	144,00 mm
Maß h	70,00 mm
Maß T	78,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	verschrauben
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige