

Technisches Datenblatt

Wandanschluss I120 0711

Art.-Nr. 7216380



Rahmen als Zusatzisolation im Wandübergangsbereich bei direkter Wand- und Deckenmontage des BSKM 0711. Inklusive Blende und eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schraube für den Potentialausgleich.

Nur erforderlich bei Anforderung I120!




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7216380
Typ	BSKM-WA 0711 FS
Bezeichnung 1	Wandanschluss 0711
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	70x110
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	252,00 kg/100 St.

Technische Daten

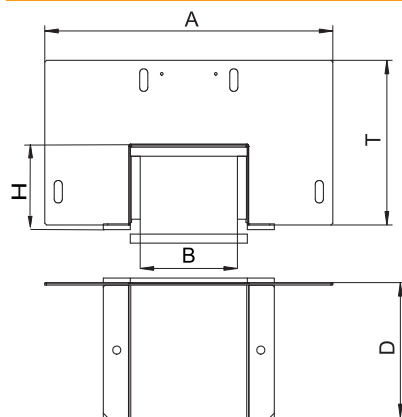

Maß A	320,00 mm
Maß B	110,00 mm
Maß D	150,00 mm
Maß H	78,00 mm
Maß L	150,00 mm
Maß T	183,00 mm
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120