

# Technisches Datenblatt

## Wandanschluss I120 1025

Art.-Nr. 7216480



- St** Stahl
- FS** bandverzinkt


Rahmen als Zusatzisolation im Wandübergangsbereich bei direkter Wand- und Deckenmontage des BSKM 1025. Inklusive Blende und eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und loser Dichtung bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schraube für den Potentialausgleich.

Nur erforderlich bei Anforderung I120!

### Stammdaten

Art.-Nr.	7216480
Typ	BSKM-WA 1025 FS
Bezeichnung 1	Wandanschluss I120
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	100x250
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	408,50 kg/100 St.

### Technische Daten

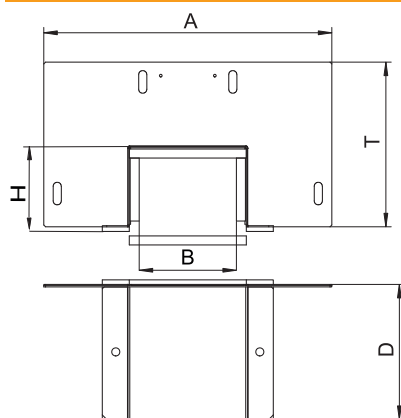

Maß A	460,00 mm
Maß B	250,00 mm
Maß D	150,00 mm
Maß H	108,00 mm
Maß L	150,00 mm
Maß T	213,00 mm
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120