

Technisches Datenblatt

Schaumblock PYROPLUG® Block



Art.-Nr. 7202505



Weicher, dauerelastischer Schaumblock für Kabel- und Kombiabstottungen. Längs- und Quereinbau zur Erreichung unterschiedlicher Feuerwiderstandsklassen möglich. Kombinierbar mit dem 2-Komponenten Brandschutzschaum PYROSIT® NG. Einsetzbar in massiven Decken und Wänden sowie in leichten Trennwänden und zugelassen für viele Installationen. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt gemäß ETA-15/0803 für Anwendungen mit Feuerwiderstandsdauern bis zu 120 Minuten.

Details zu Anwendungen sind den Zulassungsdokumenten zu entnehmen. Oberfläche der Abstottung mit Schaumstoffen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren. Beschichtung mit handelsüblichem Silikon ist zulässig.




Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff

Stammdaten

Art.-Nr.	7202505
Typ	FBA-B200-14
Bezeichnung 1	Schaumblock
Bezeichnung 2	intumeszierend
Dimension	200x144x60mm
Farbe	braun
Werkstoff	Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	44,80 kg/100 St.

Technische Daten

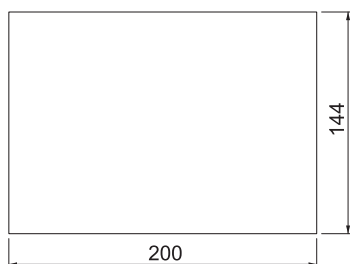

Länge	200,00 mm
Breite	144,00 mm
Höhe	60,00 mm
Abmessung	200x144x60 mm
Ausführung Brandschutz	Schaumblocke
Form	eckig
Zubehör erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>