

Technisches Datenblatt

Installationskanal Metall, für Außenanwendungen

Art.-Nr. 7216401



Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe. Verhindert die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes. Feuerwiderstand bis 90 Minuten. Mit dazugehörigen Formteilen können Hindernisse im Außenbereich überwunden werden. Geeignet für die Montage auf FangFix-Betonsteinen. Als Sonderlösung einsetzbar bei der Verlegung von Leitungen über Brandwände gemäß Gutachterliche Stellungnahme GA-2021/047a. Lösung gemäß EitAnlagen 2020 des BMI +AMEV. Es dürfen ausschließlich zugelassene vorkonfektionierte Formteile verwendet werden.

Inklusive Schrauben zur Befestigung des Kanaldeckels.


VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

feuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7216401
Typ	PLMR 1025 A2
Bezeichnung 1	Installationskanal Metall
Bezeichnung 2	für Außenanwendungen
Dimension	2000x250x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	feuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche nach DIN	DIN 267
Oberfläche Kürzel	F/VA
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	750,00 kg/100 m

Technische Daten

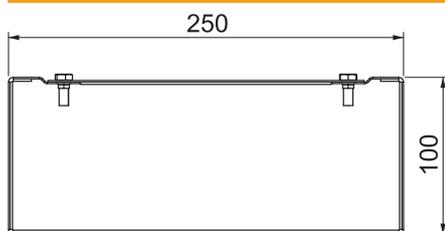

Länge	2.000,00 mm
Maß B	250,00 mm
Maß H	100,00 mm
Maß i	157,00 mm
Anzahl der brennbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	sonstige
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige