


Technisches Datenblatt

Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen

Art.-Nr. 7202217

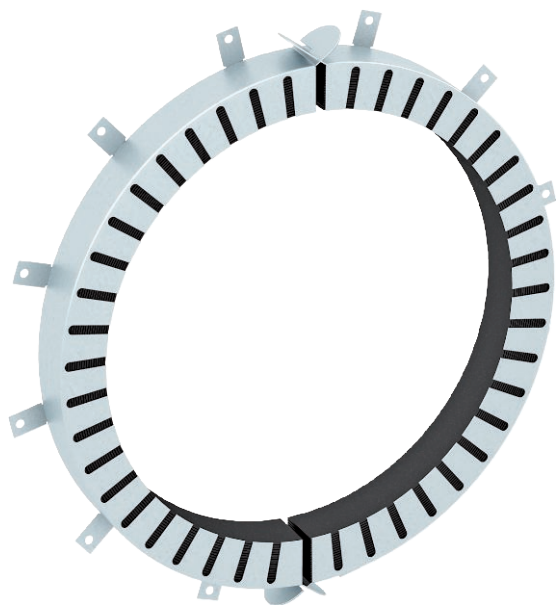

Rohrmanschette für brennbare Rohre.

Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu.

Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.




Intumeszierender Baustoff

FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7202217
Typ	TCX-300
Bezeichnung 1	Rohrmanschette
Bezeichnung 2	für brennbare Rohre
Dimension	ø300mm
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	405,00 kg/100 St.

Technische Daten

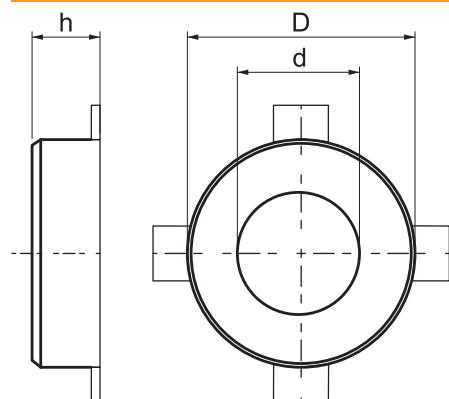

Länge	403,00 mm
Breite	403,00 mm
Höhe	51,50 mm
Maß D	403,00 mm
Maß d	314,00 mm
Maß h	51,50 mm
Form	rund
Manschettenverschluss	Steck
Mit Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
Rohrdurchmesser	300-302 mm
Zubehör erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>