


# Technisches Datenblatt

## Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen

Art.-Nr. 7202218

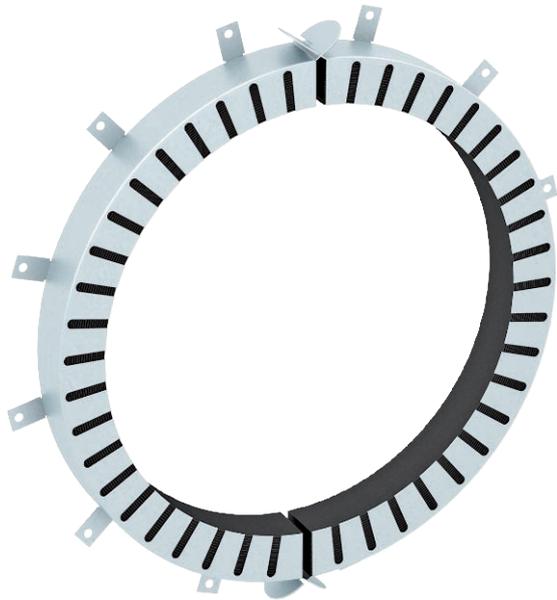

Rohrmanschette für brennbare Rohre.

Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruk zu.  
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.

CE


Intumeszierender Baustoff

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7202218
Typ	TCX-315
Bezeichnung 1	Rohrmanschette
Bezeichnung 2	für brennbare Rohre
Dimension	ø315mm
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	425,00 kg/100 St.

### Technische Daten

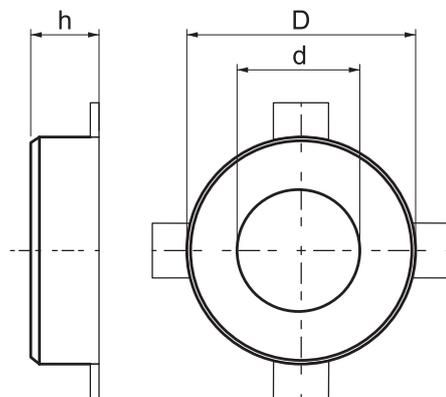

Länge	417,00 mm
Breite	417,00 mm
Höhe	51,50 mm
Maß D	417,00 mm
Maß d	328,00 mm
Maß h	51,50 mm
Form	rund
Manschettverschluss	Steck
Mit Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
Rohrdurchmesser	315-317 mm
Zubehör erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>