


Technisches Datenblatt

Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen

Art.-Nr. 7202219

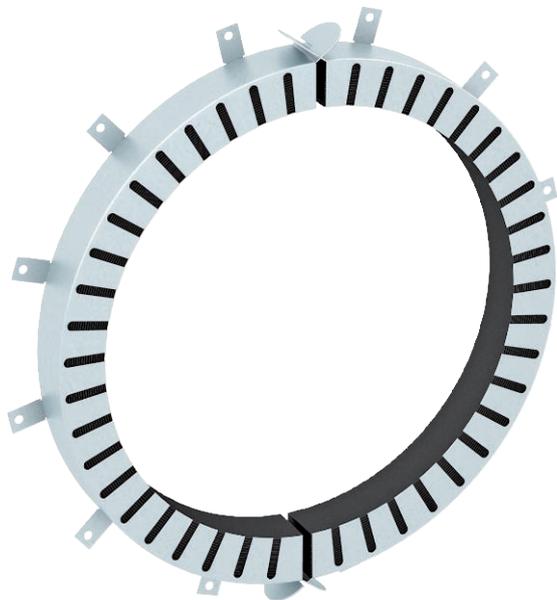

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruk zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.

CE


Intumeszierender Baustoff

FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7202219
Typ	TCX-355
Bezeichnung 1	Rohrmanschette
Bezeichnung 2	für brennbare Rohre
Dimension	ø355mm
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	460,00 kg/100 St.

Technische Daten

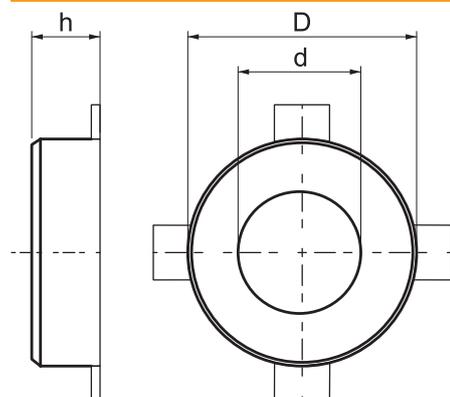

Länge	459,00 mm
Breite	459,00 mm
Höhe	51,50 mm
Maß D	459,00 mm
Maß d	370,00 mm
Maß h	51,50 mm
Form	rund
Manschettverschluss	Steck
Mit Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
Rohrdurchmesser	355-357 mm
Zubehör erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>