


Technisches Datenblatt

Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen

Art.-Nr. 7202220

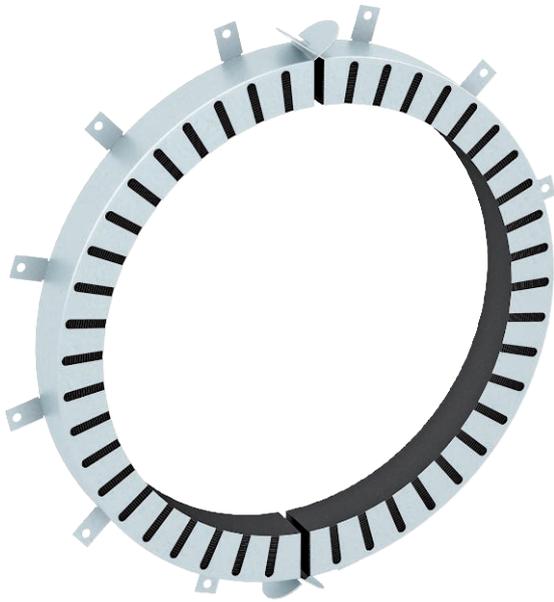

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruk zu.
Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.

CE


Intumeszierender Baustoff

FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7202220
Typ	TCX-400
Bezeichnung 1	Rohrmanschette
Bezeichnung 2	für brennbare Rohre
Dimension	ø400mm
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	520,00 kg/100 St.

Technische Daten

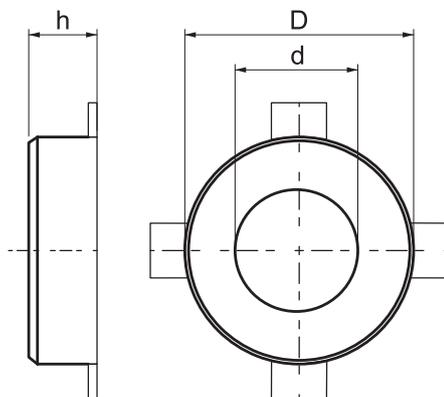

Länge	504,00 mm
Breite	504,00 mm
Höhe	51,50 mm
Maß D	504,00 mm
Maß d	415,00 mm
Maß h	51,50 mm
Form	rund
Manschettverschluss	Steck
Mit Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
Rohrdurchmesser	400-402 mm
Zubehör erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>