

Technisches Datenblatt

Innengewindehülse Metall

Art.-Nr. 3497850



Mit der Innengewindehülse und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden und Decken aus Beton und Mauerwerk befestigt.


Die Innengewindehülse VMU-IG M6x80 mm wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 montiert.

Die Innengewindehülsen VMU-IG M8x80 und VMU-IG M10x80 mm werden mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 montiert.

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | 3497850 |
| Typ | VMU-IG M6x80A4 |
| Bezeichnung 1 | Innengewindehülse |
| Bezeichnung 2 | für Beton und Mauerwerk |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 10 Stück |
| Gewicht | 3,35 kg/100 St. |

Technische Daten

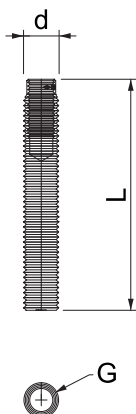

| | |
|---------------------|----------|
| Länge | 80,00 mm |
| Maß d | 10,00 mm |
| Maß L | 80,00 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 12,00 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde metrisch | 6 |