

Technisches Datenblatt

Innengewindehülse Metall

Art.-Nr. 3497852



Mit der Innengewindehülse und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden und Decken aus Beton und Mauerwerk befestigt.


Die Innengewindehülse VMU-IG M6x80 mm wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 montiert.

Die Innengewindehülsen VMU-IG M8x80 und VMU-IG M10x80 mm werden mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 montiert.

Stammdaten

Art.-Nr.	3497852
Typ	VMU-IG M8x80A4
Bezeichnung 1	Innengewindehülse
Bezeichnung 2	für Beton und Mauerwerk
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	4,65 kg/100 St.

Technische Daten

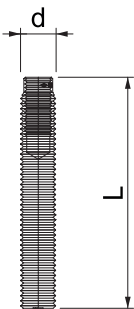

Länge	80,00 mm
Maß d	12,00 mm
Maß L	80,00 mm
Bohrungsdurchmesser	14,00 mm
Gewindeart	metrisch
Gewinde metrisch	8

