

Technisches Datenblatt

Symmetrische Bodenstütze, Unterteil 100

Artikelnummer: 6044390



Unterteil der symmetrischen Bodenstütze für das BKRS-System, passend für Traverse Typ BSST 100. Einsetzbar für begehbare Kabelrinnen Breite 100 mm. Mit Gewindedurchzügen zum Montieren von Anschlussbauteilen, z. B. Rohrklammen, sowie mit Langlöchern für Bodenmontage bis M10. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 6044390 |
| Typ | BSSU 190 1010 FS |
| Bezeichnung 1 | Symmetrische Bodenstütze |
| Bezeichnung 2 | Unterteil, bis Breite 100 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B100mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 55,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Symmetrische Bodenstütze, Unterteil 100

Artikelnummer: 6044390



Abmessungen

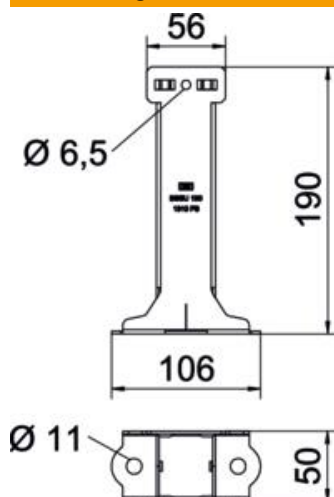

| | |
|-------|--------|
| Länge | 50 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Maß B | 56 mm |
| Maß L | 106 mm |

Technische Daten

| | |
|---|------------|
| Ausführung | sonstige |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite max. | 100 mm |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite min. | 100 mm |
| Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite | 100 mm |
| Rinnenbefestigung | schraubbar |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |