

Technisches Datenblatt

Befestigungswinkel BW 80

Artikelnummer: 6019528



Befestigungswinkel für die Montage von IS 8-Stielen an der Wand.
Der Befestigungswinkel kann auch in Kombination der schweren Steigeleiter Typ SLS 80 verwendet werden.

Inklusive Befestigungsschraube M12x30.
Inklusive Flachrundschaube
M12 x 30.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6019528 |
| Typ | BW 80 55 FT |
| Bezeichnung 1 | Befestigungswinkel |
| Bezeichnung 2 | für IS 8-Stiel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 80x65 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 32,9 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Befestigungswinkel BW 80

Artikelnummer: 6019528



Abmessungen

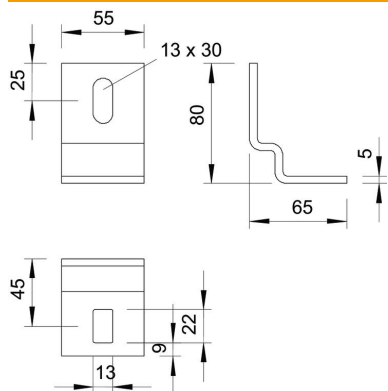

| | |
|--------|-------|
| Länge | 80 mm |
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 65 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Ausführung | Befestigungswinkel |
| Funktionserhalt | ja |
| Geeignet für Profilformen | I-Profil |
| Mit Schraubenzubehör | ja |
| Verstellbar | nein |