

# Technisches Datenblatt

## Bolzenanker BZ A5

Artikelnummer: 3498516



\* GS= Große Unterlegscheibe

Europäisch Technische Zulassung ETA-99/0010, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.

Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.

Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.



A2

A4


A5

Edelstahl, rostfrei    Edelstahl, rostfrei    Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	3498516
Typ	BZ 8-10-21/75HCR
Bezeichnung 1	Bolzenanker BZ
Hersteller	OBO
Dimension	M8x75mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,08 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

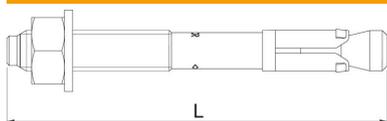

Länge	75 mm
Maß L	75 mm

# Technisches Datenblatt

## Bolzenanker BZ A5

Artikelnummer: 3498516



### Technische Daten

Ausführung	zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spreizdübel
Bohrlochtiefe	60 mm
Bohrungsdurchmesser min.	8 mm
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Klemmstärke	10 mm
Zulässiger Lastbereich Zugzone	2,4
Klembereich min.	44470 mm

### Standard Verankerungstiefe

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	10	12	
mm	60	75	90	
mm	10	10	15	
KN	2,4	4,3	7,6	