


# Technisches Datenblatt

## C-Gitterrinne CGR 50 FT

Artikelnummer: 6017428



Gitterkabelrinne in C- Form aus punktgeschweißten Stahldrähten in der Seitenhöhe 50mm.  
Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

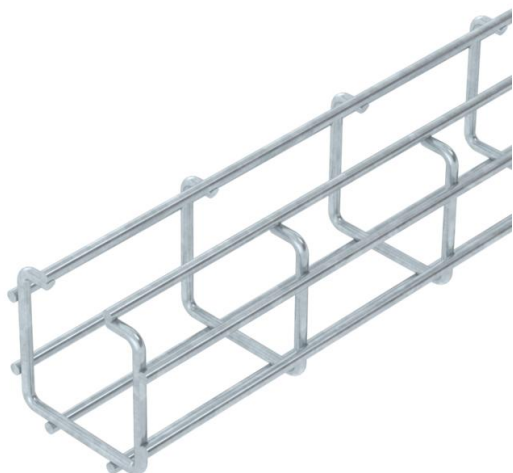

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6017428
Typ	CGR 50 50 FT
Bezeichnung 1	C-Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	128,667 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## C-Gitterrinne CGR 50 FT




Artikelnummer: 6017428



### Abmessungen

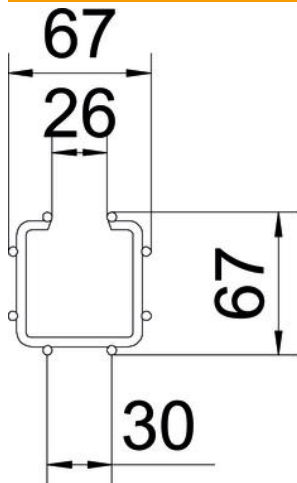

Länge	3.000 mm
Breite	50 mm
Breite	1,97 in
Höhe	50 mm
Höhe	1,97 in
Maß A (mm)	26 mm
Maß B (mm)	67 mm
Maß H	67 mm
Maß I1 (mm)	30 mm

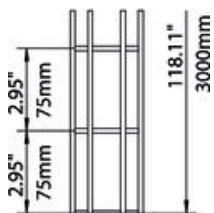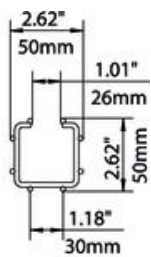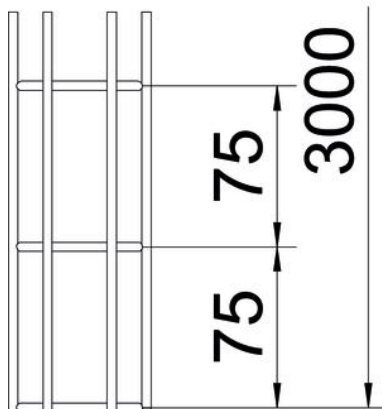

# Technisches Datenblatt

C-Gitterrinne CGR 50 FT

Artikelnummer: 6017428



## Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Boden Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	13 cm <sup>2</sup>
Nutzquerschnitt	1300 mm <sup>2</sup>
Profilform	C-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

## Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	2 m
Stützabstand 1,0m	0,95 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,35 kN/m