


Technisches Datenblatt

C-Gitterrinne CGR 50 FT

Artikelnummer: 6017436



Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

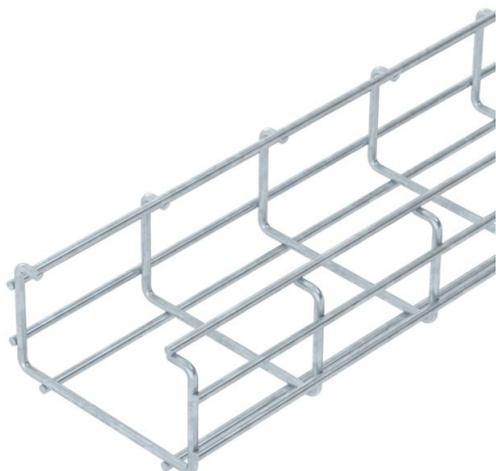

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6017436
Typ	CGR 50 100 FT
Bezeichnung 1	C-Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	50x100x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	139,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

C-Gitterrinne CGR 50 FT




Artikelnummer: 6017436



Abmessungen

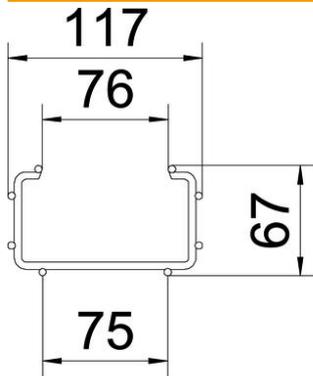

Länge	3.000 mm
Breite	100 mm
Breite	3,94 in
Höhe	50 mm
Höhe	1,97 in
Maß A	76 mm
Maß B	117 mm
Maß H	67 mm
Maß I1	75 mm

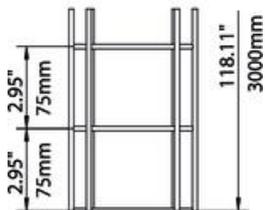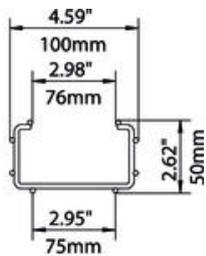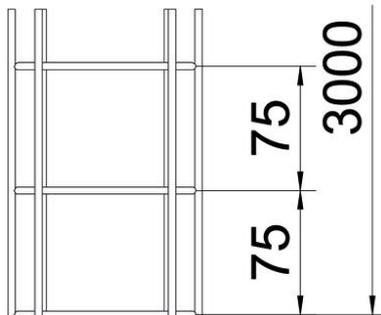

Technisches Datenblatt

C-Gitterrinne CGR 50 FT

Artikelnummer: 6017436



Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Boden Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	34 cm ²
Nutzquerschnitt	3400 mm ²
Profilform	C-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	2 m
Stützabstand 1,0m	0,95 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,35 kN/m