


Technisches Datenblatt

Sprosse CKD 40

Artikelnummer: 6008277



Sprosse CKD40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.
Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.

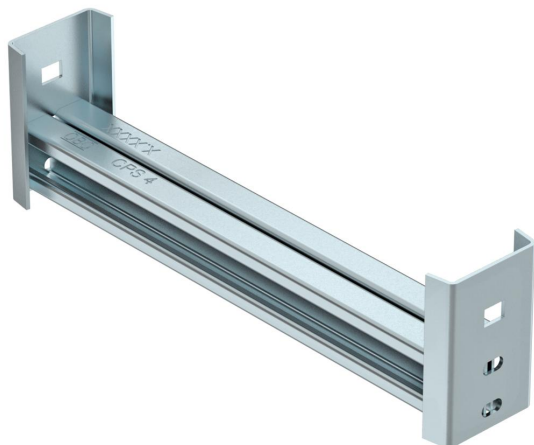

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6008277
Typ	CKD 40 70 FT
Bezeichnung 1	C-Sprosse
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B654mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	243 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sprosse CKD 40


Artikelnummer: 6008277



Abmessungen

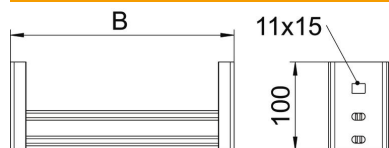

Abmessung BxH	2 x 40 x 22,5 mm
Länge	654 mm
Breite	654 mm
Höhe	100 mm

 

Technische Daten

Materialstärke	2 mm
Schlitzweite	18 mm