

 
Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, ungelocht

Artikelnummer: 1105124



Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau. ungelocht, nicht abbrechbar.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1105124
Typ	CL2008UP2000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, Schlitzweite 11mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x20x8
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	20 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, ungelocht

Artikelnummer: 1105124



Abmessungen

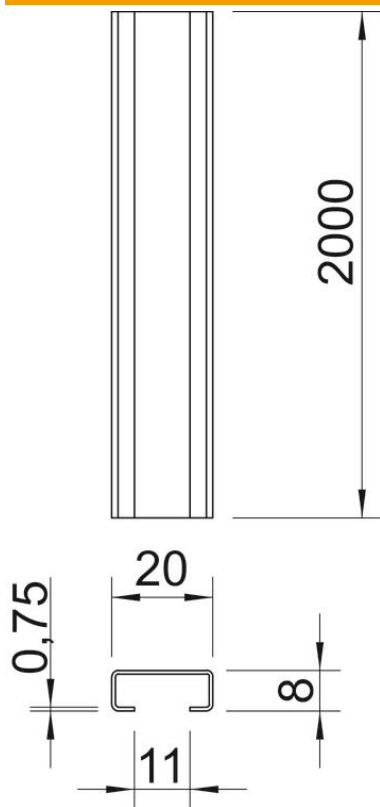

Länge	2.000 mm
Breite	20 mm
Höhe	8 mm
Maß L (mm)	2.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	ohne
Ausführung	Einfachprofil
Bund	50 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	0,75 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	11 mm
Statischer Wert A	0,3 cm ²
Statischer Wert Iy	0,03 cm
Statischer Wert Iz	0,17 cm
Statischer Wert Wy	0,03 cm ²
Statischer Wert Wz	0,17 cm ²