

Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1104498



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1104498
Typ	CML3518P1000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 17mm
Hersteller	OBO
Dimension	1000x35x18
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	71 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, A2, gelocht



Artikelnummer: 1104498

Abmessungen

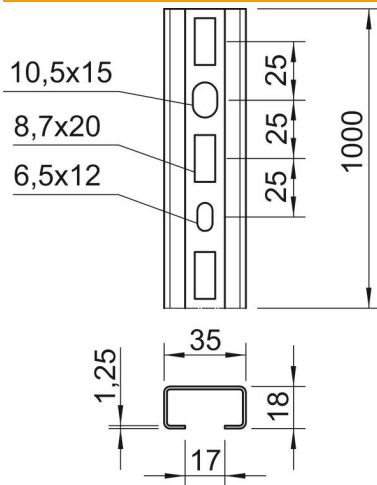

Länge	1.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L (mm)	1.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Bund	10 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	1,25 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm ²
Statischer Wert I _y	0,41 cm
Statischer Wert I _z	0,41 cm
Statischer Wert W _y	1,81 cm ²
Statischer Wert W _z	1,03 cm ²