

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1104568



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	1104568
Typ	CML3518P1000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 17mm
Hersteller	OBO
Dimension	1000x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	73,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

## Abmessungen

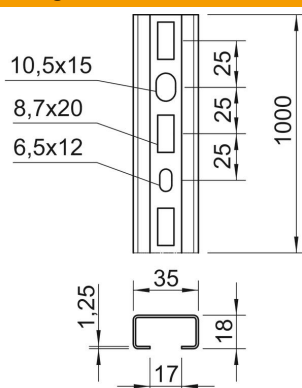

Länge	1.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	1.000 mm

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1104568



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	1,25 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	0,41 cm
Statischer Wert Iz	1,81 cm
Statischer Wert Wy	0,41 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	1,03 cm <sup>2</sup>