

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1104591



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	1104591
Typ	CMS3518P0600FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 17mm
Hersteller	OBO
Dimension	600x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	61,74 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

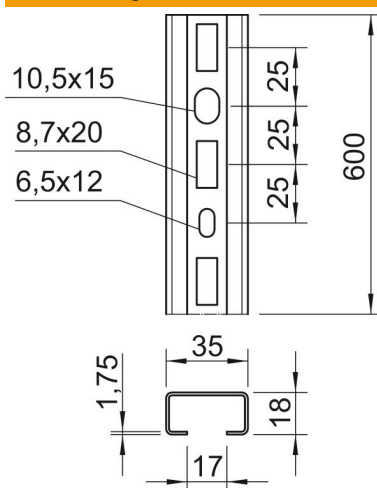

Länge	600 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	600 mm

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1104591



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	1,75 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	0,41 cm
Statischer Wert Iz	1,81 cm
Statischer Wert Wy	0,41 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	1,03 cm <sup>2</sup>