

Verbindungs­muffe mit durchgehendem Innengewinde.



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6410103
Typ	CSTR M10 G
Bezeichnung 1	Verbindungs­muffe
Bezeichnung 2	für Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M10x30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Verbindungsstufe G




Artikelnummer: 6410103



### Abmessungen

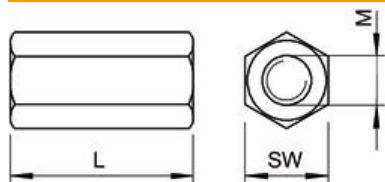

Länge	30 mm
Maß 1 metrisch	10
Maß 2 metrisch	10
Maß L	1,57 in
Maß L	30 mm

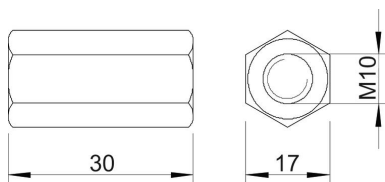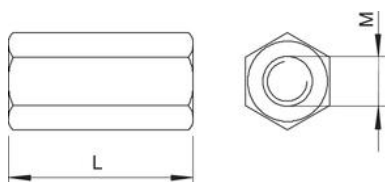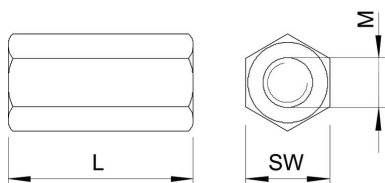

### Technische Daten

Durchgehendes Gewinde	ja
Form	sechskant (hexagonal)
Gewinde	M10
Schlüsselweite	17
Sechskantig	ja