

Verbindungs-*muffe* mit durchgehendem Innengewinde.



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6410081
Typ	CSTR M8 G
Bezeichnung 1	Verbindungs- <i>muffe</i>
Bezeichnung 2	für Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M8x24mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,88 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Verbindungsstufe G

Artikelnummer: 6410081



### Abmessungen

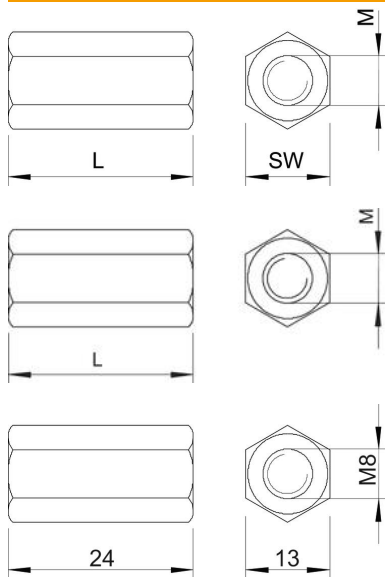

Länge	24 mm
Maß 1 metrisch	8
Maß 2 metrisch	8
Maß L	1,18 in
Maß L	24 mm

### Technische Daten

Durchgehendes Gewinde	ja
Form	sechskant (hexagonal)
Gewinde	M8
Schlüsselweite	13
Sechskantig	ja