

# Technisches Datenblatt

## Rohrschale PYROCOMB® Intube



Artikelnummer: 7204304



Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren belegbar. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten.

Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse PYROCOAT® ASX.

In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Artikelnummer	7204304
Typ	CTS 12300
Bezeichnung 1	Rohrschale
Bezeichnung 2	innenbeschichtet
Hersteller	OBO
Dimension	Ø107x300mm
Farbe	grau
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	70 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Rohrschale PYROCOMB® Intube




Artikelnummer: 7204304

### Abmessungen

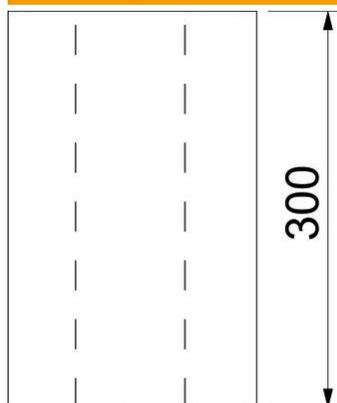

Länge	300 mm
Maß B	116,4 mm
Maß D min.	107 mm
Maß L	300 mm

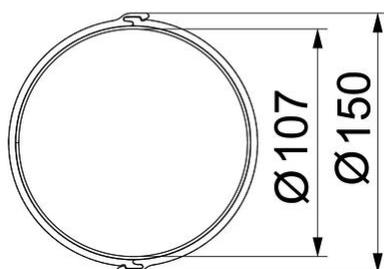

### Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Fertigteilschott
Form	rund
für Öffnung max.	165 mm
für Öffnung min.	125 mm
Zubehör erforderlich	nein