


# Technisches Datenblatt

Oberteil für 2-fach-Gerätedose für WDK-Kanäle, Kanalhöhe  
130 mm

Artikelnummer: 6194117



Oberteilabschnitt 2-fach für den Geräteeinbau in WDK-Kanälen in Verbindung mit der Geräteeinbaudose Typ 2390.

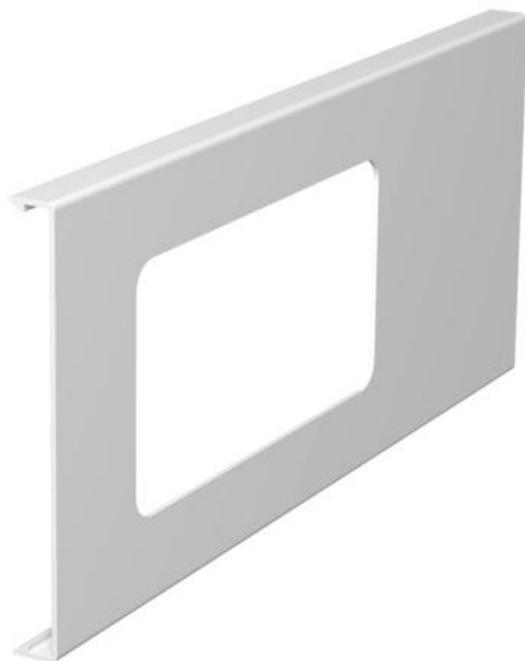

**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6194117
Typ	D2-2 130RW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für Geräteeinbau 2-fach
Hersteller	OBO
Dimension	130x300mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Oberteil für 2-fach-Gerätedose für WDK-Kanäle, Kanalhöhe  
130 mm

Artikelnummer: 6194117



## Abmessungen

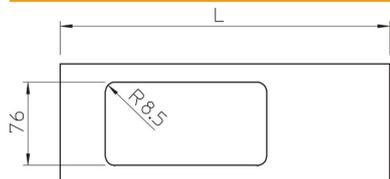

Länge	300 mm
Breite	130 mm
Höhe	14 mm

## Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C