


Technisches Datenblatt

Distanzbügel FT

Artikelnummer: 6015672



Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.
Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel.

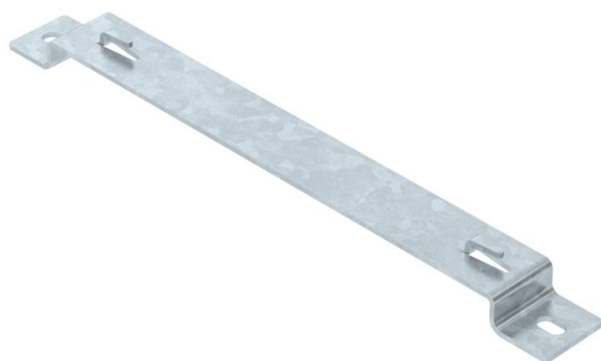

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6015672
Typ	DBLG 20 300 FT
Bezeichnung 1	Distanzbügel
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	38,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Distanzbügel FT

Artikelnummer: 6015672



Abmessungen

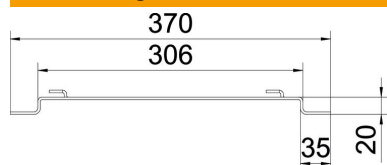

Höhe	20 mm
Höhe	0,79 in
Maß A (mm)	40 mm
Maß B (mm)	306 mm
Maß L (mm)	370 mm



Technische Daten

Ausführung	Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rinnenbefestigung	Haltenase